

VerbindungsKit Laminat zur dritten Schiene



MERKMALE

Kit enthält 2000 kcmil Kupferlaminat-Verbund, nVent ERICO Cadweld Formenbelegung, Wattermaterial und zwei Schweißmaterialeinheiten pro Verbindung

Ermöglicht thermisches Ausdehnen und Zusammenziehen der Stromschiene bei gleichbleibendem Stromfluss

Wird mit nVent ERICO Cadweld an der umgekehrten Bodenschiene befestigt und bildet eine dauerhaft niederohmige elektrische Verbindung

Laminatkonstruktion für maximale Flexibilität

Verzinnete Laminare an den Enden zur Vermeidung von Korrosion

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Material | Schienenart | Mindestbestellmenge | Leitergröße | Länge (L) | Breite (W) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|------------|
| PBK015C | Copper, Graphite, Stahl | 150 Pfund umgekehrtes Bethlehem | 25 | 2000 kcmil Schichtpressstoff | 177.8mm | 31.75 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe (H) | Winkel (a) |
|---------------|----------|------------|
| PBK015C | 31.75 mm | 15 ° |

DIAGRAMME

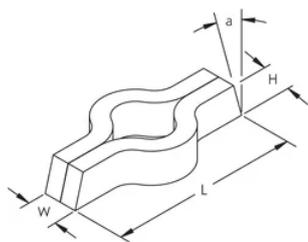

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE