


# Netzwerkverbinder für Erdungsmatten, MBNC240

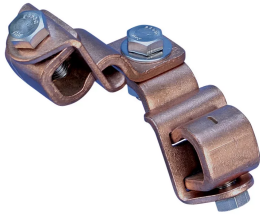

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Feldverbindung von Erdungs- und Bonddrähten

Heavy-Duty-Klammern mit Edelstahlbeschlägen sind dafür geeignet direkt vergraben zu werden

Kann zusätzliche Anschlusslitzen aufnehmen, die zum Anschluss an Baustahl und Anlagen verwendet werden können

Kombinierbar mit Universal-Sockelklammer zur Verklebung auf verschiedene Sockelgrößen für Maschenverbindungsnetzwerke

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Material                          | Leitergröße                                                                       | Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO | Entspricht  |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| MBNC240       | Copper, Edelstahl 304 (EN 1.4301) | Volldraht Nr. 2 –<br>Litzendraht 4/0, 35<br>mm <sup>2</sup> - 100 mm <sup>2</sup> | CBSC8, CBSC10,<br>CBSC13                    | IEC 62561-1 |


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

## DIAGRAMME

---

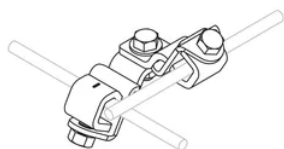

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**