

nVent ERICO Railclips, Einzelheizer, Fuß, feste Schiene



MERKMALE

Schnelle und einfache Hammermontage

Ermöglicht Ihnen die Sicherung eines Ein-Profil-Heizsystems, wodurch die Wartung reduziert und die Sicherheit an der Wegeseite verbessert wird

Passend für verschiedene Schienenprofile

Keine Demontage des Ballastmaterials erforderlich



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Schienenart	Länge (L)	Breite (W)
H54A12RHF	190840	Stainless Stahl 301 (EN 1.4310), Stahl	Proprietäre Mehrfach-Beschichtung	T-Schienenabsch nitte 40 kg bis 65 kg	54mm	30 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenfußdicke (RFT)
H54A12RHF	190840	8 - 14 mm

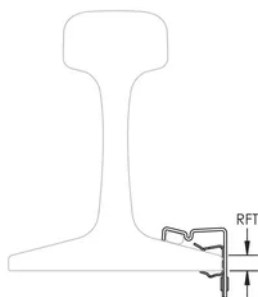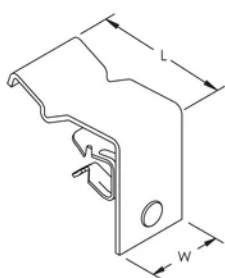

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE