


# SIM-Mast aus Edelstahl

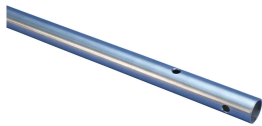

## MERKMALE

Entwickelt zur Montage an Early Streamer Emitter Fangeinrichtungen

Montiert herkömmliche Fangeinrichtungen mit angemessenem Adapter

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Material                   | Produkt               | Gewindegröße (TS) | Länge (L) | Dicke (T) | Außendurchmesser (OD) |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| SIM28A2       | Edelstahl 304L (EN 1.4306) | Oberer Mastbereich    | M25               | 2000mm    | 2 mm      | 28 mm                 |
| SIM28A2316    | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Oberer Mastbereich    | M25               | 2000mm    | 2 mm      | 28 mm                 |
| SIM33B2       | Edelstahl 304L (EN 1.4306) | Mittlerer Mastbereich |                   | 2000mm    | 2.5 mm    | 33 mm                 |
| SIM33B2316    | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Mittlerer Mastbereich |                   | 2000mm    | 2.5 mm    | 33 mm                 |
| SIM33B3       | Edelstahl 304L (EN 1.4306) | Mittlerer Mastbereich |                   | 3000mm    | 2.5 mm    | 33 mm                 |
| SIM33B3316    | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Mittlerer Mastbereich |                   | 3000mm    | 2.5 mm    | 33 mm                 |
| SIM40C2       | Edelstahl 304L (EN 1.4306) | Unterer Mastbereich   |                   | 2000mm    | 2.5 mm    | 40 mm                 |

| Katalognummer | Material                   | Produkt             | Gewindegröße (TS) | Länge (L) | Dicke (T) | Außendurchmesser (OD) |
|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| SIM40C3       | Edelstahl 304L (EN 1.4306) | Unterer Mastbereich |                   | 3000mm    | 2.5 mm    | 40 mm                 |
| SIM40C2316    | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Unterer Mastbereich |                   | 2000mm    | 3.55 mm   | 42.4 mm               |
| SIM40C3316    | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Unterer Mastbereich |                   | 3000mm    | 3.55 mm   | 42.4 mm               |

Table 2/2

| Katalognummer | Befestigungsmaterial enthalten | Stückgewicht |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| SIM28A2       | Nein                           | 2.3 kg       |
| SIM28A2316    | Nein                           | 2.3 kg       |
| SIM33B2       | Ja                             | 3.5 kg       |
| SIM33B2316    | Ja                             | 3.5 kg       |
| SIM33B3       | Ja                             | 5.3 kg       |
| SIM33B3316    | Ja                             | 5.3 kg       |
| SIM40C2       | Ja                             | 4 kg         |
| SIM40C3       | Ja                             | 6.05 kg      |
| SIM40C2316    | Ja                             | 6.93 kg      |
| SIM40C3316    | Ja                             | 10.4 kg      |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE