

Gestanzte geschraubte Parallelkabelstecker



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für eine kraftschlüssige Schraubenspannung-Kabelklemmung

Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Leitergröße, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)


Table 1/1

Katalognummer	Material	Oberfläche	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
LPA502	Aluminium		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.04 kg
LPC502L	Kupfer	Verzinkt	38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg
LPC502	Kupfer		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Edelstahl-Separator im Lieferumfang des LPC502A für Bimetallanwendungen enthalten.

DIAGRAMME

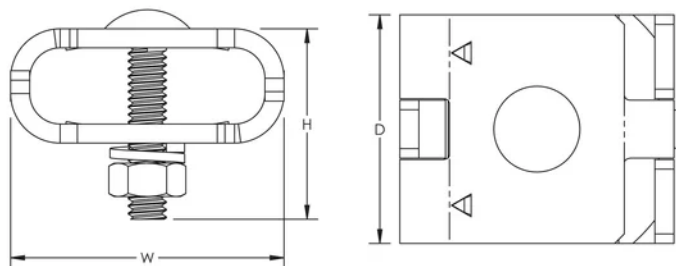

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE