


Gestanzte Bügel-Rohrschelle



ZERTIFIZIERUNGEN

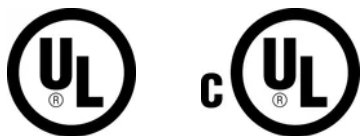

MERKMALE

Klammer zum Verbinden von Rohren und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem

Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
LPC5966	Copper, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	111.1 - 174.2 mm	50.8mm	223.84 mm	211.15 mm	0.37 kg
LPC5964	Copper, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	99.1 - 117.47 mm	50.8mm	147.64 mm	158.75 mm	0.4 kg

Table 2/2

Katalognummer	Zertifizierungen
LPC5966	

Katalognummer	Zertifizierungen
LPC5964	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMME

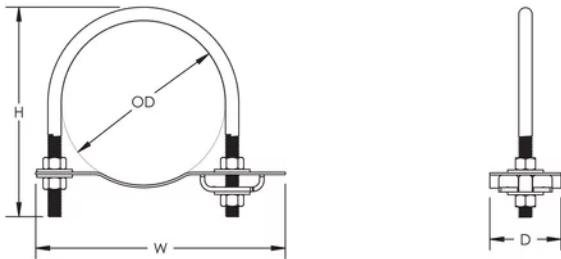

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE