

Stift zu Schienenetz-Kit



DIAGRAMME



MERKMALE

Ermöglicht die direkte Verbindung von Bolzen mit der neutralen Achse des Schienensteiges durch den exothermen Prozess

Zu den Kits gehören eine nVent ERICO Cadweld Tiegelzuordnung, Tiegelreinigungswerkzeug, Zündgerät, Gewindestift, Unterlegscheiben und Muttern

SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Anschlüsse: 1
Mindestbestellmenge: 50
Schienenart: RI52;RI59

Table 1/2

Katalognummer	Material	Schweißtiegel-Familie	Länge (L)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)	Bolzen
PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Edelstahl 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8 Zoll UNC	Edelstahl (1)

Katalognummer	Material	Schweißtiegel-Familie	Länge (L)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)	Bolzen
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Edelstahl 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8 Zoll UNC	Edelstahl (1)

Table 2/2


Katalognummer	Unterlegscheiben	Muttern
PBK244	3/8-Zoll-Siliziumbronze-Sicherungsscheibe (1)	Siliziumbronze-Sechskantmutter 3/8 Zoll 16 UNC (1)
PBK245	5/8-Zoll-Siliziumbronze-Sicherungsscheibe (1)	Siliziumbronze-Sechskantmutter 5/8 Zoll 11 UNC (1)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Schweißerrahmen separat erhältlich.

Ein Abstand zwischen den elektrischen Leitern kann erforderlich sein. Siehe Tiegel-Plakette für weitere Informationen.

DIAGRAMME

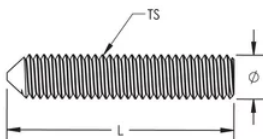

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE