

Bandverbinder



MERKMALE

Klammer zum Verbinden von zwei Teilen eines Bandleiters

Bietet Trennstelle zur Erdungsprüfung


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bandgröße	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
OBA268	711430	Aluminium	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm
OBC268	711440	Messing	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Stückgewicht	Entspricht
OBA268	711430	8 mm	26 mm	0.1 kg	IEC EN 62561-1
OBC268	711440	8 mm	26.5 mm	0.29 kg	IEC EN 62561-1

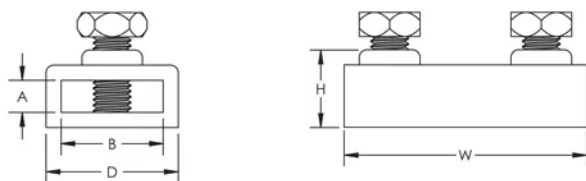

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE