

Bandhalteklammer, Wandhalterung



MERKMALE

Sicherung des Bandleiters an Gebäuden und anderen Bauwerken

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Bandgröße	Tiefe (D)	Höhe (H)
SSF6C	107560	Kupfer	Blank	Max. 30 x 6 mm	28mm	60 mm
SSF6GS	107550	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	Max. 30 x 6 mm	28mm	60 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Lochgröße (HS)	X	Stückgewicht
SSF6C	107560	36 mm	9.5 mm	6.5 x 15.5 mm	0.13 kg
SSF6GS	107550	36 mm	9.5 mm	6.5 x 15.5 mm	0.14 kg

DIAGRAMME

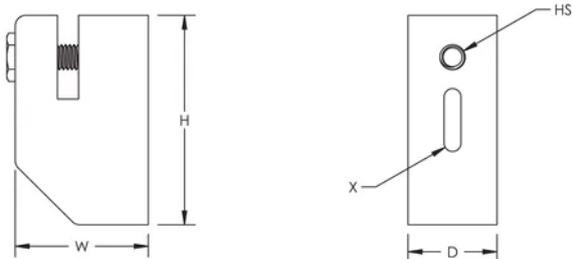

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE