


EB-130 Doppelte Nullleiterverteilerschienenhalterung

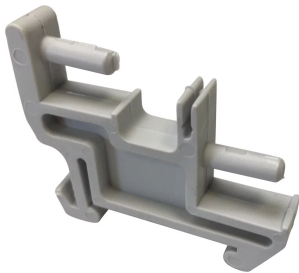

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bietet Unterstützung für zwei EB-130 oder EB-2X130 Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen

Schnell und einfach zu installieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entflammbarkeitsklasse	Dämmungsspannung	Arbeitstemperatur	Entspricht
EB130SUP2	568675	Polyamid	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC 60998-2-1

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Durchmesser (Ø)	Stückgewicht
---------------	---------------	-----------	----------	------------	-----------------	--------------

EB130SUP2	568675	10mm	45 mm	54 mm	4.5 mm	0.01 kg
-----------	--------	------	-------	-------	--------	---------

DIAGRAMME

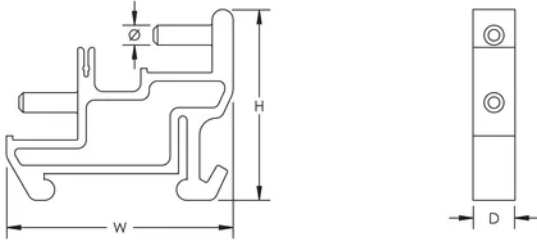

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE