


EB-130 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene

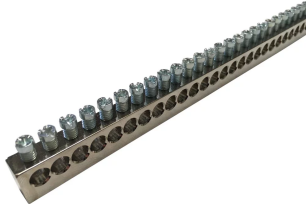

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Hauptanschlussklemme verfügbar für breitere Leiter

Trageelement für die Befestigung der Verteilerschiene an der DIN-Schiene verfügbar

Vernickelung ist korrosionsbeständig

Feste Stange

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	EB130
Artikelnummer	568673
Material	Messing

Katalognummer	EB130
Oberfläche	Vernickelt
Anzahl Anschlüsse	130
Leitergröße, IEC	Litzendraht 1,5–25 mm ²
Max. Bemessungsstrom	125A
Querschnitt	150mm ²
Tiefe (D)	15mm
Höhe (H)	10 mm
Breite (W)	1000 mm
Lochgröße (HS)	6.5 mm
Gewindegröße (TS)	M5
A	7 mm
Drehmoment (TQ)	2 N·m
Stückgewicht	1.03 kg
Entspricht	IEC 60998-2-1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE