

EB-142/166 Doppelte Nullleiterverteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bietet Unterstützung für zwei EB-142 oder EB-166 Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen

Schnell und einfach zu installieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entflammbarkeitsklasse	Dämmungsspannung	Arbeitstemperatur	Entspricht
EB142-166SUP2	568670	Polyamid	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC 60998-2-1

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Durchmesser (Ø)	Stückgewicht
---------------	---------------	----------	------------	-----------	-----------------	--------------

EB142- 166SUP2	568670	37 mm	41 mm	10mm	4 mm	0.01 kg
-------------------	--------	-------	-------	------	------	---------

DIAGRAMME

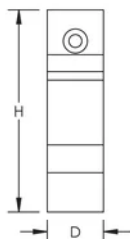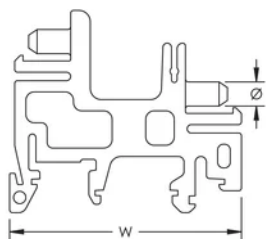

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE