

FBC nVent ERIFLEX Flexibar - Kabel zu Sammelschiene Klemme



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Sehr kompakte Klammer zur Verbindung von Kabeln oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu-Sammelschiene, ohne zu bohren

Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt

Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden

Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden

Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt

EAC-konform

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Entspricht: IEC 60999

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienen dicke	Leitergröße	Leiterbreite	Tiefe (D)	Höhe (H)
FBC10X4	553505	10 mm	Litzendraht 1 mm ² – Litzendraht 4 mm ²		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	Litzendraht 1 mm ² – Litzendraht 4 mm ²		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	Litzendraht 2,5 mm ² – Litzendraht 16 mm ²	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	Litzendraht 2,5 mm ² – Litzendraht 16 mm ²	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	Litzendraht 16 mm ² – Litzendraht 50 mm ²	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	Litzendraht 16 mm ² – Litzendraht 50 mm ²	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	Litzendraht 35 mm ² – Litzendraht 70 mm ²	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	Litzendraht 35 mm ² – Litzendraht 70 mm ²	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	Litzendraht 70 mm ² – Litzendraht 185 mm ²	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	Litzendraht 70 mm ² – Litzendraht 185 mm ²	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
---------------	---------------	------------	-----------------	--------------

FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Leiter muss mindestens in einem Abstand abisoliert werden, der der Breite der Klammer entspricht.

DIAGRAMME

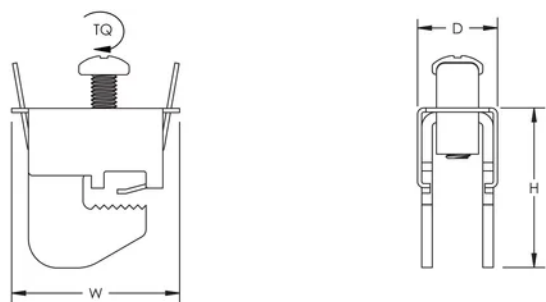

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE