

FS Abstandsklemme, Schnappverschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Stellt Träger für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte umflochtene Leiter, ohne die Isolierung zu beschädigen

Sichert den korrekten Abstand für eine optimale Kühlung

Unterstützt bis zu vier Leiter parallel

Einfache Installation

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Polyamid
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94HB
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Höhe (H)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	Stückgewicht
FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Höhe (H)	Länge (L)	Lochgröße(HS)	Stückgewicht
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMME

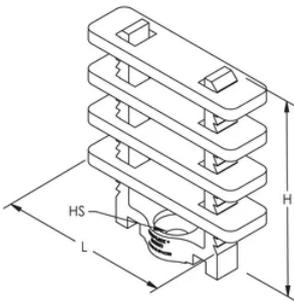

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE