

Hydraulisches Schneidwerkzeug für massive Kupferschienen



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Geeignet für Sammelschienen aus Kupfer- oder Aluminium

Erzeugt eine flache und saubere Schnittkante

Klare Kunststoffblenden ermöglichen die visuelle Kontrolle der Schnittposition

Starke mechanische Montage

Ersatzmesser erhältlich

Leichte Zugänglichkeit für die Messerwartung

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Stromschienenstärke	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
HYDR-BB-CUT	545690	125 mm Max	12.7 mm Max	240mm	395 mm	286 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
HYDR-BB-CUT	545690	41 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht zum Schneiden von nVent ERIFLEX Flexibar verwenden.

DIAGRAMME

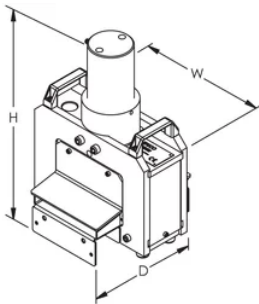

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE