

Hydraulisches Schneidwerkzeug mit Lineal



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar Schneidgerät oder der hydraulischen Stanze für Sammelschienen

Unterstützt nVent ERIFLEX Flexibar oder Verteilerschiene beim Einsatz von hydraulischen Schneidwerkzeugen


Inklusive eines kalibrierten Endanschlags

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Stückgewicht
HFST-R	558990	Stahl	128 mm	1000mm	285 mm	10 kg

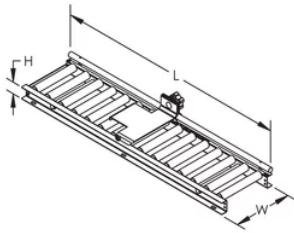

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

