

MFWC manuelles nVent ERIFLEX Flexibar Work Center



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modularer Arbeitstisch mit großer Arbeitsfläche und Ablage für manuelle nVent ERIFLEX Flexibar Werkzeuge

Werkzeuge können direkt an austauschbaren Platten befestigt werden, so dass die Werkzeuge schnell von einer Ebene zur anderen bewegt werden können

Rutschfeste, mit Bakelit beschichtete Sperrholzplatten werden mit den mitgelieferten Flügelknöpfen fixiert

Inklusive nVent ERIFLEX Flexibar Kleines Biege- und faltwerkzeug

Gabelstaplerschiene, arretierbare Richtungsrollen und eingebaute Griffe sorgen für einfache Mobilität

Eingebauter, ausziehbarer Handgriff zur Aufnahme von langen nVent ERIFLEX Flexibar-Stücken

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Höhe (H)	Länge	Breite (W)	A
MFWC	558940	Stahl, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Stückgewicht
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMME

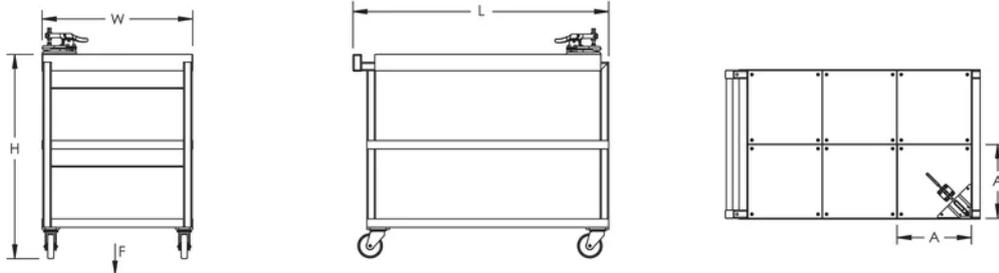

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
 Option 1 – Kundendienst
 Option 2 – Technischer
 Support

Europa

Niederlande:
 +31 800-0200135
 Frankreich:
 +33 800 901 793

Europa

Deutschland:
 800 1890272
 Sonstige Länder:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe