

# QCC nVent ERIFLEX Flexibar Klemme



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Verbindet nVent ERIFLEX Flexibar mit Stanzverteilerschienen

Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt

Kompakte, platzsparende Konstruktion

Schnell und leicht zu installieren

Ideal für Modifikationen vor Ort

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Stückgewicht
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Verwenden Sie eine Klammer, wenn die Dicke von nVent ERIFLEX Flexibar weniger als 5 mm (0,2") beträgt, und zwei Klammern, wenn die Dicke von nVent ERIFLEX Flexibar mehr als 5 mm (0,2") beträgt.

## DIAGRAMME

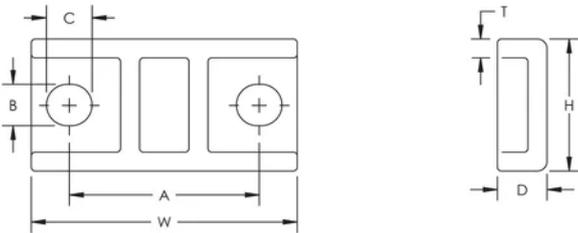

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE