


Verstärkte kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis

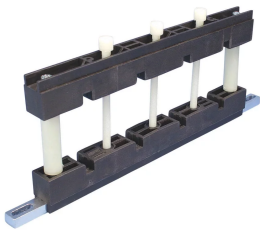

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kompaktes Design passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 3/4")

Mechanisch verstärkt

Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes

Schnell und leicht zu installieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Stromschienenbreite:	50 - 80 mm
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Entspricht	Stromschienendicke	Stromschienen pro Phase
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Glasfaserverstärktes Polyamid	500 - 1200 A	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6.35 mm	1
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Glasfaserverstärktes Polyamid	500 - 1600 A	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	10 mm	1


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	C	D
RCBS1-6TN	552050	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm
RCBS1-10TN	552070	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	X
RCBS1-6TN	552050	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	6.5 x 23 mm

DIAGRAMME

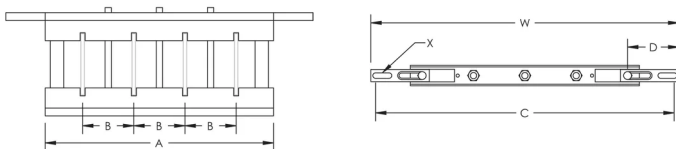

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE