

UFS nVent ERIFLEX Flexibar und IBSB Trägerbausatz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der Bausatz enthält eine Schiene und 24 Halteblöcke

Erstellen Sie bis zu drei Träger 650 mm (25.6"), die vier nVent ERIFLEX Flexibar aufnehmen können

Halteblöcke sind halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leiterstärke	Leiterbreite	Höhe (H)	Länge (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Polyamid	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	Stückgewicht
---------------	---------------	------------	---	---	--------------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMME

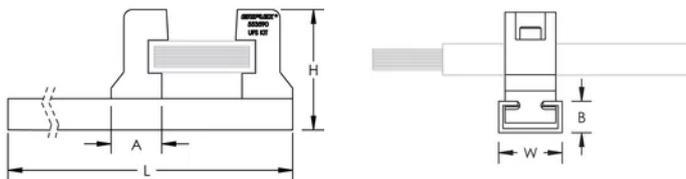

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE