


Spreizklemme, W060

Anschlussklemmen für Kabel mit bis zu 300 mm².

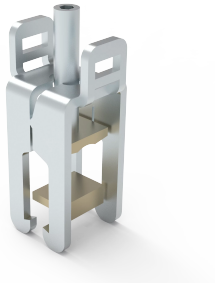

MERKMALE

Beschreibung: Spreizklemme bis zu 300 mm², für Rundleiter. Spreizklemme mit unverlierbaren Klemmschrauben, Leiter kann übergreifen. Angabe des Nennquerschnitts und des Anzugsdrehmoments auf der Klemme.

Nennspannung: 690 V.

Zertifikate: UL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Schnelles Schiff
01135	26mm	28mm	72mm	Baustahl	Beschichtet	No
01318	43mm	38mm	92mm	Baustahl	Beschichtet	No
01760	43mm	40mm	96mm	Baustahl	Beschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.