


Sammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, W060

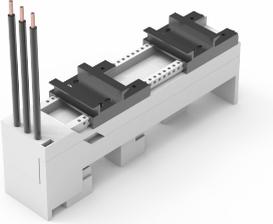

Sammelschienenadapter 32 A. Mit zwei anpassbaren Montageschienen. Der obere Teil ist abnehmbar und verfügt über vormontierte Kabel.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

MERKMALE

Beschreibung: Sammelschienenadapter 32 A. Mit zwei verschiebbaren Tragschienen. Mit abnehmbarem oberen Teil und Kabeln (6 mm²).

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 32 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 2.2 W.

Pole: 3-polig.

Abmessung: 54 × 200 × 75 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32404	54mm	200mm	75mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE