


# Sammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, W060

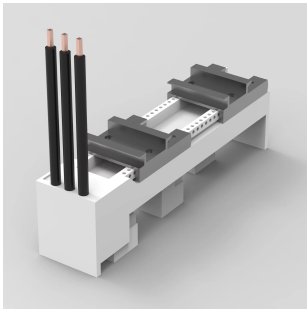

Sammelschienenadapter, angepasst an das Design der Bauteilhersteller.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

GL

## MERKMALE

---

Beschreibung: Sammelschienenadapter, 32 A. Mit Kabeln 6 mm<sup>2</sup>. An das Design des Leistungsschalter-Herstellers angepasst.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 32 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 1.6 W.

Breite: 45 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: GL.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Material                | Oberfläche  | Farbe                |
|---------------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 32427         | 200mm | 45mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |
| 32498         | 200mm | 45mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |
| 32434         | 200mm | 45mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |
| 32639         | 200mm | 45mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**