

Klemmenkasten, 200x200x130, Grauer Deckel, kein MP, Polycarbonat, IP66

KATALOGNUMMER

OPCP202013GE



Der Polycarbonat-Klemmenkasten OPCP mit Schutzart IP 66, 67 kann in der Tiefe erweitert werden. Er ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Tiefere Komponenten können installiert werden, wenn der Aufsetzrahmen OPCP-EE verwendet wird. Die OPCP-Baureihe eignet sich dank ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung gut für den Innen- und Außenbereich, selbst an Orten mit direktem Sonnenlicht. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA
GOST
IP

MERKMALE

Beschreibung: Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendung geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.

Material: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C.

Entflammbarkeit: UL746C 5V.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben aus Polyamid und Montageschrauben.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

PRODUKTMERKMALE

Höhe (H): 200mm

Breite (W): 200mm

Tiefe (D): 132mm

Abdeckungsart: Grau

Max. Montagetiefe: 115mm

Gewicht: 1.3kg


Material: Polycarbonat

Oberfläche: Glatt

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

DIAGRAMME

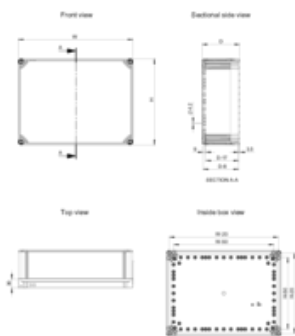

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.