


# Seitenwände, 2000x600, Stahlblech

## KATALOGNUMMER

### SPM2006R5

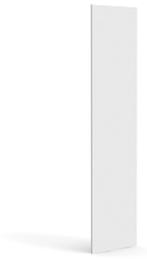

Diese Seitenwände sorgen dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird. Somit werden die elektrischen Bauteile ohne Störungen betrieben, und Personen sind vor Verletzungen geschützt.

## MERKMALE

Beschreibung: Einfache Ein-Mann-Montage. Mit einer extrudierten, einteiligen Polyurethan-Dichtung versiegelt, und mit acht Schrauben und neuen patentierten Haltern montiert, kann durch Seitentür DNS ersetzt werden.

Material: 1.5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 in Kombination mit MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in Kombination mit MCS-HP.

Verpackungseinheit: 2 Paneele mit Montagematerial.

## PRODUKTMERKMALE

Höhe: 2000mm

Breite: 19mm

Tiefe: 600mm

Material: Baustahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Dicke: 1.5mm

Gehäusematerial: Baustahl

Anzahl Verpackungen: 2

Gewicht: 27.1kg

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**