


Dichtung mit EMV Schutz, SPDEG

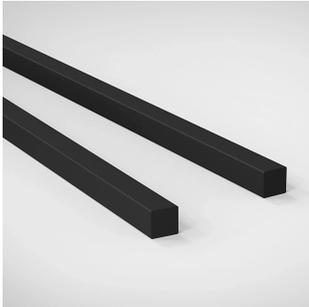

Diese EMV-Trennwanddichtung dichtet den Raum um die Trennwände ab, um die Schutzart IP 43 zu erhalten und die EMV-Eigenschaften zwischen getrennten Schränken zu verbessern.

MERKMALE

Beschreibung: Ermöglicht EMV-Schutz in einem Teilbereich in Verbindung mit der Trennwand SPD.

Material: PU-Schaum mit elektrisch leitender Schicht (UL94HB).

Schutzart: Entspricht IP 43 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 6 m.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
SPDEG01	17mm	17mm	772mm	Verzinkter Stahl	Freistehend	Schaum

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE