


Großer ABS-Klemmenkasten, OABP

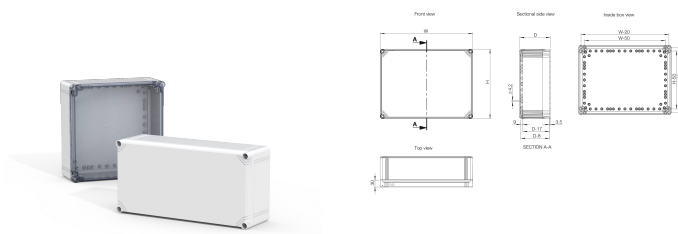

Der ABS-Klemmenkasten OABP mit Schutzart IP 66, 67 kann in der Tiefe erweitert werden. Er ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Tieferer Komponenten können installiert werden, wenn der Aufsetzrahmen OPCP-EE verwendet wird. Die OABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können, was das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten verringert.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

MERKMALE

Beschreibung: ABS, halogenfrei-Klemmenkästen für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40° bis +60° C.

Entflammbarkeit: UL 94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Abdeckungsart	Max. Montagetiefe	Gewicht
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grau	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Farblos	115mm	1.1kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grau	115mm	1.5kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Farblos	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grau	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Farblos	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grau	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Farblos	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grau	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Farblos	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grau	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Farblos	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grau	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Farblos	115mm	4.1kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.