


Einteilige Konsole aus Stahlblech, MPG

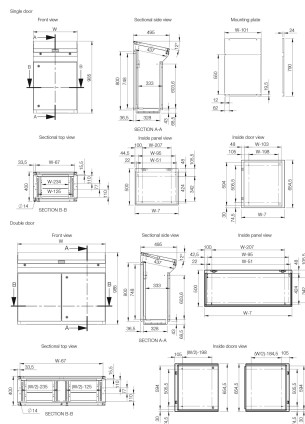

Die kompakte Stahlblechkonsole MPG mit Schutzart IP55/56 ist gebrauchsfertig erhältlich. Sie verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem wird der verfügbare Montageplatz erweitert. Wenn die Konsole chemischen Wirkstoffen o. Ä. ausgesetzt ist, können alternativ Pultplatten aus Edelstahl verwendet werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

MERKMALE

Material: Gehäuse und Tür: 1,5 mm Stahlblech Rückwand: 1,5 mm Stahlblech Bodenplatten: feuerverzinkter Stahl, 1,2 mm. Montageplatte: feuerverzinkter Stahl, 2,5 mm.

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt. Die Konsolenkonstruktion beinhaltet eine Basis, die einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Tür(en) bietet und als integrierter Sockel fungiert.

Türen und Wände: Einfach gefaltet, mit Scharnieren aufmontiert, sodass nach links und rechts zur Basistür geöffnet werden kann. 12°-Winkel von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante ermöglichen einen Öffnungswinkel von 90°. Die Pultoberplatte wird durch eine selbsttätige mechanische Plattenhalterung offen gehalten. Doppeltür bei Basiseinheiten mit Breite 1200 mm und 1600 mm.

Montageplatte: Standard-Befestigungsplatte in Basiseinheit.

Verriegelung: 3-mm-Doppelbart-Schloss für die obere Platte. Zwei 3-mm-Doppelbart-Schlösser für die Basis.

Kabeldurchführung: Öffnung unten für Kabelzuführung. Bodenflanschplatten für Kabeleinführung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Erdung: M8-Gewindestifte an Gehäuse, Tür, Deckblech und Rückwand.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Schutzart: Einzeltür: IP66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltür: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte und erdungsgeeignete Muttern und Unterlegscheiben. Die Konsole wird auf einer Holzpalette geliefert.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäusestärke:	1.5mm
Türstärke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Max. Montagetiefe	Gewicht
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Nur Konsolen mit einer Breite von 1200 mm und 1600 mm verfügen über eine Doppeltür.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.