


Polyester Klemmenkästen, MGRP

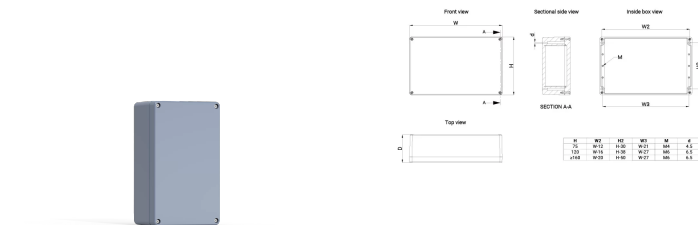

Die Polyester-Klemmenkasten-Baureihe MGRP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank hoher Korrosions- und UV-Beständigkeit ist die MGRP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

MERKMALE

Beschreibung: Polyestergehäuse Geeignet für den Einsatz im Freien, UV-beständig gemäß UL746 C.

Material: Glasfaserverstärktes Polyester.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C mit der Standard-Polyurethan-Dichtung; -60 °C bis +130 °C mit der Silikon-Dichtung; -35 °C Bis +100 °C mit der EPDM-Dichtung; -30 °C bis +80 °C mit der Neopren-Dichtung.

Entflammbarkeit: UL94 V-0.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 08, 07 für MGRP08080xGE.

Oberfläche: RAL 7000.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäuse, Abdeckung und Schrauben für Abdeckung. Abdeckungsschrauben aus Edelstahl.

Bemerkung: Montageplatte, GMP, Scharniere und HHI sind separat erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Polyester
Farbcode:	RAL 7000
Oberfläche:	Glatt
Farbe:	Fehgrau

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE