


Dichtungsplatte, 90-Grad-Winkel, Einlege-Scharnierabdeckung

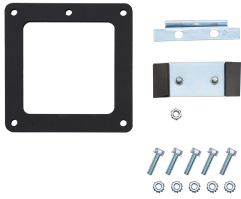

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting. Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

MERKMALE

Zu jeder Abdichtplatte gehören eine Dichtung und ein Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting

SPEZIFIKATIONEN

Farbcode:	ANSI 61
Oberfläche:	Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe:	Grau
Material:	Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Dicke	Schnelles Schiff
F22LSAG	Dichtungsplatte	64mm	64mm	1.9mm	No
F44LSAG	Dichtungsplatte	102mm	102mm	1.9mm	No
F66LSAG	Dichtungsplatte	152mm	152mm	1.9mm	No
F88LSAG	Dichtungsplatte	203mm	203mm	1.9mm	No
F126LSAG	Dichtungsplatte	305mm	152mm	1.9mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE