


Universal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, WO60

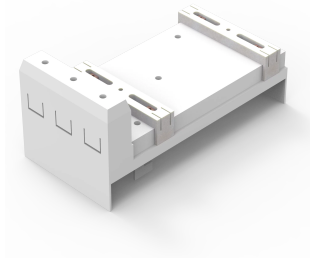

Universal-Sammelschienenadapter mit beweglichen Befestigungsschienen.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

DNV-GL

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger Universal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, mit beweglichen Befestigungsschienen mit M4-Gleitmuttern für sichere Montage der Schaltgeräte.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32168	320mm	110mm	101mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau
32214	222mm	108mm	101mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.