

B-Series Vertical Sleeve



The B-Series Vertical Sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

MERKMALE

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Blank
Hülse:	Standardlänge
Material:	Stahl
100 % US-Inlandsinhalt:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
RBB592JA	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	127 mm
RBB692JA	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	127 mm
RBB792JA	22 mm	#7		41 mm	29 mm	127 mm

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
RBB8101JA	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	127 mm
RBB992JA	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	127 mm
RBB1092JA	32 mm	#10		57 mm	41 mm	127 mm
RBB11101JA	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm	152 mm
RBB1292JA	38 mm	#12		70 mm	48 mm	152 mm
RBB14101JA	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm	152 mm
RBB1892JA	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm	178 mm

Table 2/2

Katalognummer	Länge 2 (L2)	Stückgewicht
RBB592JA	64 mm	0.54 kg
RBB692JA	64 mm	0.64 kg
RBB792JA	64 mm	0.68 kg
RBB8101JA	64 mm	1 kg
RBB992JA	64 mm	1.13 kg
RBB1092JA	64 mm	1.22 kg
RBB11101JA	76 mm	1.91 kg
RBB1292JA	64 mm	2.27 kg
RBB14101JA	64 mm	2.72 kg


Katalognummer	Länge 2 (L2)	Stückgewicht
RBB1892JA	64 mm	5.03 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME

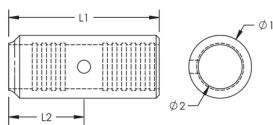

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE