


P14 Position Coupler, Stainless Steel

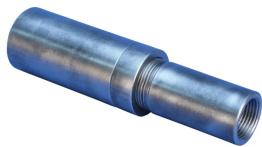

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Blank
Material:	Duplex-Edelstahl 2205 (EN 1.4462)
Kupplungseinstellung:	Norm

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)
EL12P14LSSN	12 mm	#4	10M	25 mm	98 mm	105 mm
EL20P14LSSN	20 mm	#6	20M	35 mm	152 mm	163 mm
EL16P14LSSN	16 mm	#5	15M	30 mm	112 mm	119 mm
EL25P14LSSN	25 mm	#8	25M	45 mm	169 mm	180 mm

Katalognummer	Bewehrungsstabsgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)
EL32P14LSSN	32 mm	#10		60 mm	192 mm	203 mm


Table 2/2

Katalognummer	Einführtiefe (BD)	Stababstand 1 (BG1)	Stababstand 2 (BG2)	Kupplungsgehäuse (CB)	Stückgewicht
EL12P14LSSN	19mm	60mm	67mm	46mm	0.26 kg
EL20P14LSSN	35mm	82mm	93mm	76mm	0.36 kg
EL16P14LSSN	24mm	64mm	71mm	54mm	0.44 kg
EL25P14LSSN	40mm	89mm	100mm	86mm	1.32 kg
EL32P14LSSN	45mm	102mm	113mm	96mm	2.72 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME

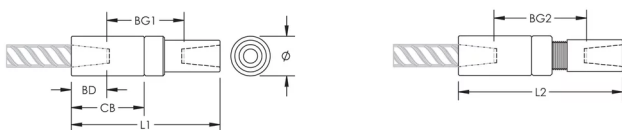

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE