

# Pouring Basin Frame, Variable Angle, Side Fill, Sleeve Clamp



## MERKMALE

Chain securely holds the pouring basin to the sleeve

Durable, re-usable and long lasting

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Breite (W)	Höhe (H)	Durchmesser (Ø)	Kettenlänge 1 (CL1)	Kettenlänge 2 (CL2)
RBW313B	Stahl	44 mm	174 mm	102 mm	483mm	89mm

Table 2/2


Katalognummer	Anzahl Verpackungen
RBW313B	1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

## DIAGRAMME

---

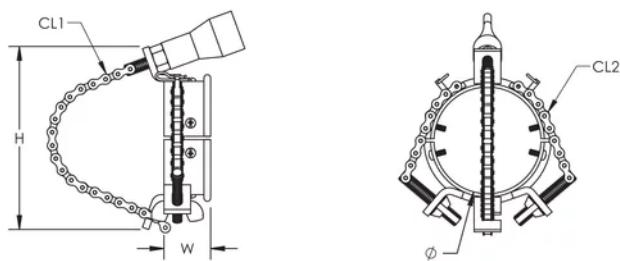

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**   **ERIC**   **HOFFM**AN   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHT**E