

T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill



The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

MERKMALE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank

Material: Stahl

100 % US-Inlandsinhalt: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
RBW6555HA	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	152 mm
RBW6556HA	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	178 mm
RBW6557HA	22 mm	#7		41 mm	29 mm	178 mm
RBW6558HA	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	178 mm

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
RBW6559HA	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	178 mm
RBW65510HA	32 mm	#10		57 mm	41 mm	191 mm
RBW65511HA	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm	203 mm
RBW65514HA	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm	229 mm
RBW65518HA	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm	279 mm

Table 2/2


Katalognummer	Länge 2 (L2)	Länge 3 (L3)	Stückgewicht
RBW6555HA	76 mm	20mm	0.68 kg
RBW6556HA	89 mm	20mm	0.86 kg
RBW6557HA	89 mm	20mm	0.95 kg
RBW6558HA	89 mm	20mm	1.36 kg
RBW6559HA	89 mm	20mm	1.6 kg
RBW65510HA	95 mm	26mm	1.81 kg
RBW65511HA	102 mm	26mm	2.54 kg
RBW65514HA	114 mm	26mm	4.04 kg
RBW65518HA	140 mm	26mm	7.94 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME

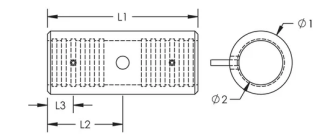

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.