


Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Shielded, Side Hinged, 3 U, 84 HP

Power Utilities

KATALOGNUMMER

20848-611

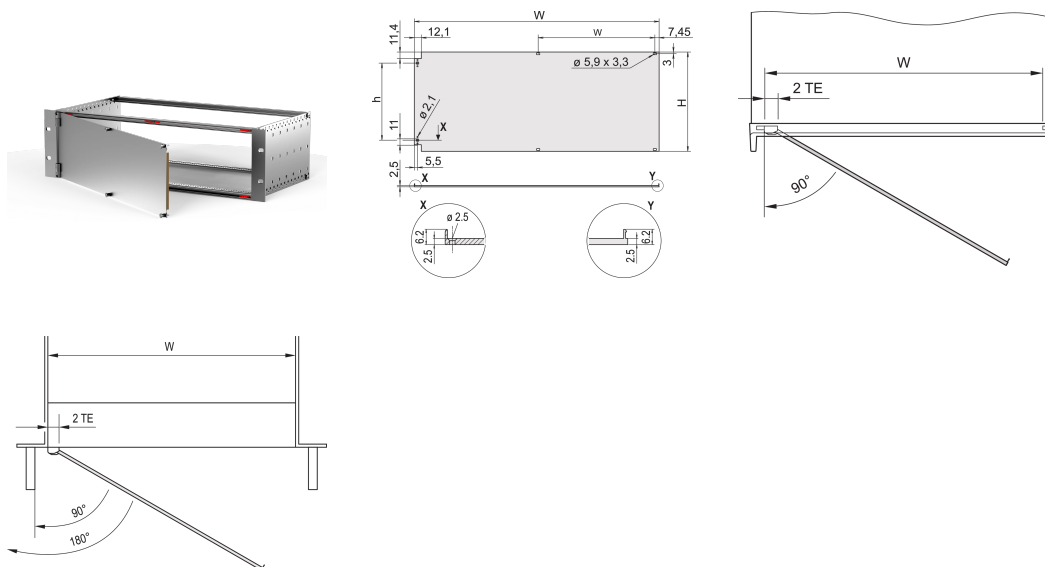

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for sub racks and cases

Hinges can be fitted on left or right

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Befestigung: Mit Scharnier, Seite

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Typ Dichtung: Textile

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe Gestell: 3 U

Höhe: 128.4 mm

Breite Gestell: 84 HP

Breite: 426.4 mm

Anzahl Verpackungen: 1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte