


Novastar 19" Panel/Slide Mount

Power Utilities

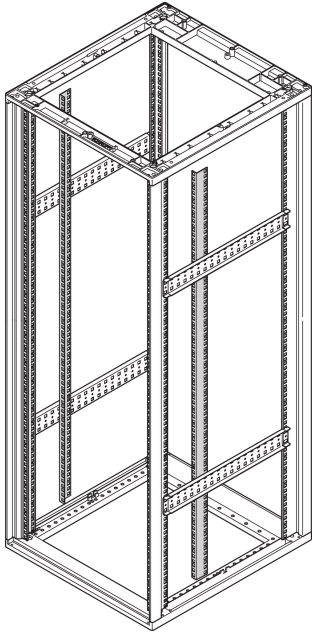

Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Höhe	Produkttyp
---------------	--------------	---------------------	-------	----------	------	------------

27230-179	38 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	1689.5 mm	Winkelprofil
27230-176	20 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	889.4 mm	Winkelprofil
27230-174	12 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	533.8 mm	Winkelprofil
27230-180	43 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	1911.75 mm	Winkelprofil
27230-175	16 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	711.6 mm	Winkelprofil
27230-173	9 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	400.45 mm	Winkelprofil
27230-177	25 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	1111.65 mm	Winkelprofil
27230-178	34 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	1511.7 mm	Winkelprofil
27230-172	6 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	267.1 mm	Winkelprofil
27230-181	47 U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	2089.55 mm	Winkelprofil

Table 2/2	
Katalognummer	Verpackungseinheit
27230-179	Paar
27230-176	Paar
27230-174	Paar
27230-180	Paar
27230-175	Paar
27230-173	Paar
27230-177	Paar
27230-178	Paar

Katalognummer	Verpackungseinheit
27230-172	Paar
27230-181	Paar

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE