


Novastar Frame, Heavy-Duty

Power Utilities

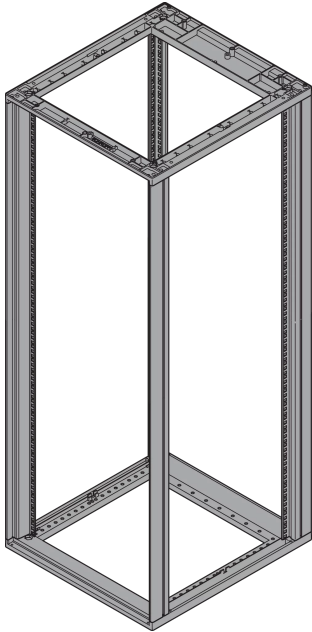

Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode
---------------	--------------	------	--------	-------	-------	----------

28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Rahmenmaterial	Produkttyp	Statische Last	Typ
---------------	----------------	------------	----------------	-----

28230-056	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-189	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-192	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-193	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-310	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-370	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-430	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-196	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-197	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-314	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-374	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-434	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-200	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-201	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-319	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-379	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-439	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-204	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-205	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast

28230-328	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-388	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-448	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-208	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-209	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-332	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-392	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-452	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-212	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-213	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-337	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-397	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-457	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-216	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-217	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-341	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-401	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast
28230-461	Aluminium	Schaltschrank- /Gestellrahmen	400 kgf	Schwerlast

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE