


Novastar Side Panel for Slim-Line

Power Utilities

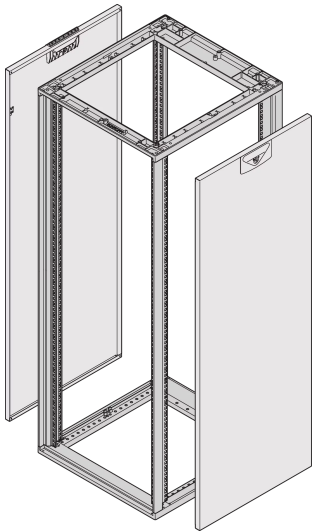

Steel Side Panels for Slim.Line aluminum frame with quick fastner for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Side panel with quarter-turn fastener, includes grounding

St, 1 mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-070	6 U	357 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-120	6 U	357 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-070	6 U	357 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-120	6 U	357 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-071	9 U	490 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-121	9 U	490 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-071	9 U	490 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-121	9 U	490 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-072	12 U	589 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-113	12 U	531 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-114	12 U	531 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-122	12 U	589 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-172	12 U	589 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-072	12 U	589 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-113	12 U	531 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-114	12 U	531 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-122	12 U	589 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-172	12 U	589 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-073	16 U	709 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-115	16 U	709 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-116	16 U	709 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-123	16 U	709 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-173	16 U	709 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-073	16 U	709 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-115	16 U	709 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-116	16 U	709 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-123	16 U	709 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-173	16 U	709 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-074	20 U	945 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-117	20 U	887 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-118	20 U	887 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-124	20 U	945 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-174	20 U	945 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-074	20 U	945 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-117	20 U	887 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-118	20 U	887 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-124	20 U	945 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-174	20 U	945 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-075	25 U	1167 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-119	25 U	1109 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-125	25 U	1167 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-130	25 U	1109 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-175	25 U	1167 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-075	25 U	1167 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-119	25 U	1109 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-125	25 U	1167 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-130	25 U	1109 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-175	25 U	1167 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-076	34 U	1567 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-126	34 U	1567 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-131	34 U	1509 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-132	34 U	1509 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-176	34 U	1567 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-076	34 U	1567 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-126	34 U	1567 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-131	34 U	1509 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-132	34 U	1509 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-176	34 U	1567 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-077	38 U	1745 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-127	38 U	1745 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-133	38 U	1687 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-134	38 U	1687 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-177	38 U	1745 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-077	38 U	1745 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-127	38 U	1745 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-133	38 U	1687 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-134	38 U	1687 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-177	38 U	1745 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-078	43 U	1967 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-128	43 U	1967 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-135	43 U	1909 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-136	43 U	1909 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-178	43 U	1967 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-078	43 U	1967 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-128	43 U	1967 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-135	43 U	1909 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-136	43 U	1909 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-178	43 U	1967 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
25230-079	47 U	2145 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte
25230-129	47 U	2145 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte
25230-137	47 U	2087 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte
25230-138	47 U	2087 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte
25230-179	47 U	2145 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-079	47 U	2145 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-129	47 U	2145 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-137	47 U	2087 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-138	47 U	2087 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte
26230-179	47 U	2145 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank-/Gestellplatte

Table 2/2

Katalognummer	Typ
25230-070	Seitenwand
25230-120	Seitenwand

Katalognummer	Typ
26230-070	Seitenwand
26230-120	Seitenwand
25230-071	Seitenwand
25230-121	Seitenwand
26230-071	Seitenwand
26230-121	Seitenwand
25230-072	Seitenwand
25230-113	Seitenwand
25230-114	Seitenwand
25230-122	Seitenwand
25230-172	Seitenwand
26230-072	Seitenwand
26230-113	Seitenwand
26230-114	Seitenwand
26230-122	Seitenwand
26230-172	Seitenwand
25230-073	Seitenwand
25230-115	Seitenwand

Katalognummer	Typ
25230-116	Seitenwand
25230-123	Seitenwand
25230-173	Seitenwand
26230-073	Seitenwand
26230-115	Seitenwand
26230-116	Seitenwand
26230-123	Seitenwand
26230-173	Seitenwand
25230-074	Seitenwand
25230-117	Seitenwand
25230-118	Seitenwand
25230-124	Seitenwand
25230-174	Seitenwand
26230-074	Seitenwand
26230-117	Seitenwand
26230-118	Seitenwand
26230-124	Seitenwand
26230-174	Seitenwand

Katalognummer	Typ
25230-075	Seitenwand
25230-119	Seitenwand
25230-125	Seitenwand
25230-130	Seitenwand
25230-175	Seitenwand
26230-075	Seitenwand
26230-119	Seitenwand
26230-125	Seitenwand
26230-130	Seitenwand
26230-175	Seitenwand
25230-076	Seitenwand
25230-126	Seitenwand
25230-131	Seitenwand
25230-132	Seitenwand
25230-176	Seitenwand
26230-076	Seitenwand
26230-126	Seitenwand
26230-131	Seitenwand

Katalognummer	Typ
26230-132	Seitenwand
26230-176	Seitenwand
25230-077	Seitenwand
25230-127	Seitenwand
25230-133	Seitenwand
25230-134	Seitenwand
25230-177	Seitenwand
26230-077	Seitenwand
26230-127	Seitenwand
26230-133	Seitenwand
26230-134	Seitenwand
26230-177	Seitenwand
25230-078	Seitenwand
25230-128	Seitenwand
25230-135	Seitenwand
25230-136	Seitenwand
25230-178	Seitenwand
26230-078	Seitenwand

Katalognummer	Typ
26230-128	Seitenwand
26230-135	Seitenwand
26230-136	Seitenwand
26230-178	Seitenwand
25230-079	Seitenwand
25230-129	Seitenwand
25230-137	Seitenwand
25230-138	Seitenwand
25230-179	Seitenwand
26230-079	Seitenwand
26230-129	Seitenwand
26230-137	Seitenwand
26230-138	Seitenwand
26230-179	Seitenwand

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.