

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe



Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	95HP
Material:	Aluminium
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Grifftyp	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen
30219-161	1U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-050	1U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-162	2U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Grifftyp	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen
40304-051	2U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-163	3U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-164	4U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-052	3U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-165	5U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-053	4U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-166	6U		Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-054	5U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-055	6U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1


Table 2/3

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-161	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-050	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-162	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-051	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-163	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-164	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-052	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-165	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-053	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-166	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-054	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-055	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30219-161	483mm	No
40304-050	483mm	No
30219-162	483mm	No
40304-051	483mm	No
30219-163	483mm	No
30219-164	483mm	No
40304-052	483mm	No
30219-165	483mm	No
40304-053	483mm	No
30219-166	483mm	No
40304-054	483mm	No
40304-055	483mm	No

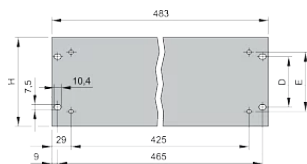

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE