


19"-Frontplatten, Belüftet

Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

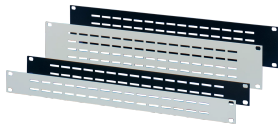

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium) ermöglichen eine Wärmeableitung

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	95HP
Material:	Aluminium
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30118-962	1U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-044	1U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Leitend
30702-047	1U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30702-056	1U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30118-963	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-045	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Roh
30702-048	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert
30702-057	2U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30118-964	3U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-046	3U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Roh
30702-049	3U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert
30702-058	3U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert

Table 2/3

Katalognummer	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ	Breite (W)
30118-962		RAL 7021	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-044			Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-047	Ja		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-056		RAL 7035	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30118-963		RAL 7021	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-045			Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-048	Ja		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm

Katalognummer	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ	Breite (W)
30702-057		RAL 7035	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30118-964		RAL 7021	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-046			Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-049	Ja		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-058		RAL 7035	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm


Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
30118-962	No
30702-044	No
30702-047	No
30702-056	No
30118-963	No
30702-045	No
30702-048	No
30702-057	No
30118-964	No
30702-046	No
30702-049	No
30702-058	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

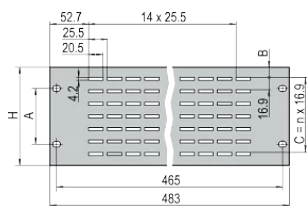

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE