


ATCA-Frontplatte, Al-Profil, Reinforced With Spring Loading

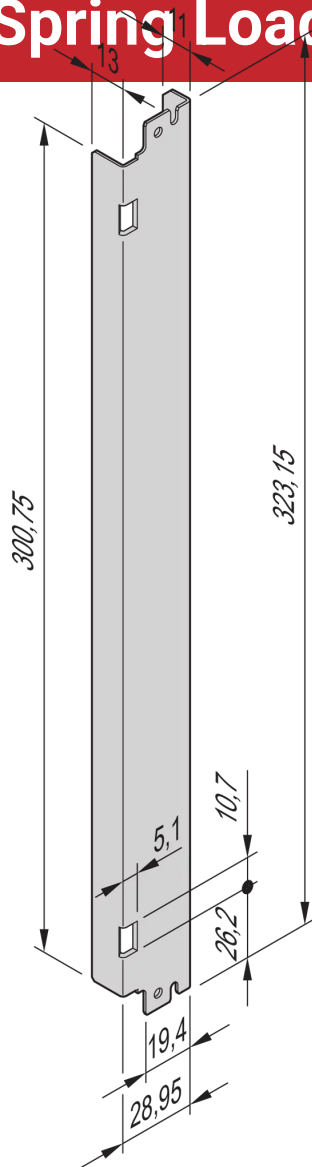

AdvancedTCA-Frontplatte für IEA-Griff mit
Federkraftunterstützung mit Druckgussendstück.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konfiguration: Frontplatte und IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)

Al-Profil; für EMV-Mesh-Dichtung


SPEZIFIKATIONEN

- Tiefe (D):** 1mm
- Breite Gestell:** 6HP
- Höhe Gestell:** 8U
- Material:** Aluminium
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2						
Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Oberfläche	Höhe (H)
31596-899	1	Plunger	Roh	Roh	Passiviert	323.15mm
31596-900	1	Hebel	Roh	Roh	Passiviert	323.15mm

Table 2/2		
Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
31596-899	29mm	No
31596-900	29mm	No

DIAGRAMME

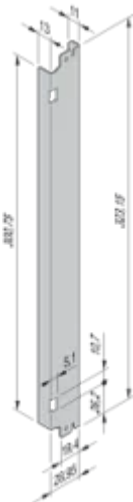

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE