


# CompacPRO Complete Desktop Case, ungeschirmt

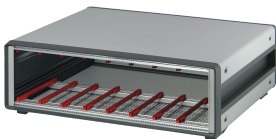

Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten

Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion

Seitenwand mit integrierter Griff-funktion

Für Backplanemontage mit Isolierstreifen

Rückwand mit Lüftungsschlitzen

Lüftungsschlitze im Bodenblech

IP 20 nach IEC 60529

Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau

Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)

Konform mit DIN EN 62368-1

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Produkttyp:</b> | Gehäuse                         |
| <b>Typ:</b>        | Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite Gestell | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|---------|----------------|--------|-------|---------------------|
| 14575-114     | 3U           | 147.1mm | 28HP           | 186mm  | 271mm | 1                   |
| 14575-115     | 3U           | 147.1mm | 28HP           | 186mm  | 331mm | 1                   |
| 14575-134     | 3U           | 147.1mm | 42HP           | 257mm  | 271mm | 1                   |
| 14575-135     | 3U           | 147.1mm | 42HP           | 257mm  | 331mm | 1                   |
| 14575-136     | 3U           | 147.1mm | 42HP           | 257mm  | 391mm | 1                   |
| 14575-154     | 3U           | 147.1mm | 63HP           | 364mm  | 271mm | 1                   |
| 14575-155     | 3U           | 147.1mm | 63HP           | 364mm  | 331mm | 1                   |
| 14575-156     | 3U           | 147.1mm | 63HP           | 364mm  | 391mm | 1                   |
| 14575-174     | 3U           | 147.1mm | 84HP           | 471mm  | 271mm | 1                   |
| 14575-175     | 3U           | 147.1mm | 84HP           | 471mm  | 331mm | 1                   |
| 14575-176     | 3U           | 147.1mm | 84HP           | 471mm  | 391mm | 1                   |
| 14575-178     | 3U           | 147.1mm | 84HP           | 471mm  | 511mm | 1                   |

Table 2/3

| Katalognummer | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite | Frontrahmenkonstruktion | Kühloption | Entspricht      | EMV-Schirmung |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 14575-114     | 129.3mm       | 148mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-115     | 129.3mm       | 148mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-134     | 129.3mm       | 219mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |

| Katalognummer | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite | Frontrahmenkonstruktion | Kühloption | Entspricht      | EMV-Schirmung |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 14575-135     | 129.3mm       | 219mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-136     | 129.3mm       | 219mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-154     | 129.3mm       | 326mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-155     | 129.3mm       | 326mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-156     | 129.3mm       | 326mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-174     | 129.3mm       | 432mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-175     | 129.3mm       | 432mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-176     | 129.3mm       | 432mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |
| 14575-178     | 129.3mm       | 432mm           | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-103 | Nein          |

Table 3/3

| Katalognummer | Oberfläche                  | Material  | Schutzart | Statische Last | Schnelles Schiff |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 14575-114     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-115     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-134     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-135     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-136     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-154     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-155     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-156     | Eloxiert, Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |

| Katalognummer | Oberfläche                     | Material  | Schutzart | Statische Last | Schnelles Schiff |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 14575-174     | Eloxiert,<br>Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-175     | Eloxiert,<br>Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-176     | Eloxiert,<br>Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |
| 14575-178     | Eloxiert,<br>Pulverbeschichtet | Aluminium | IP20      | 30kg           | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**