


CompacPRO Frontplatte/Rückwand, mit verdeckter Befestigung

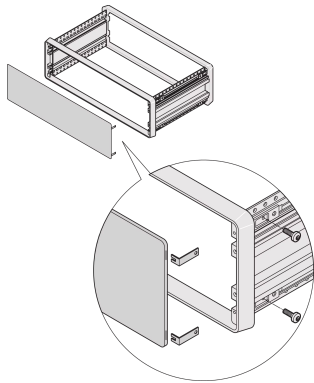

Die Frontplatte für CompacPRO-Gehäuse wird an den Gehäuserahmen montiert. Die Frontplatte hat keine sichtbaren Schrauben und kann foliert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al-Platte, 2,5 mm

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Eloxiert
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Eloxiert
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Eloxiert
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Eloxiert
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Eloxiert
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Eloxiert
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Tiefe	Schnelles Schiff
24575-115	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-035	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-135	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-075	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-235	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-155	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-175	Eloxiert	Nein	2.5mm	No

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Tiefe	Schnelles Schiff
24575-255	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-275	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-455	Eloxiert	Nein	2.5mm	No
24575-475	Eloxiert	Nein	2.5mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE