


Doppelprüfbuchse, Ø 2 mm

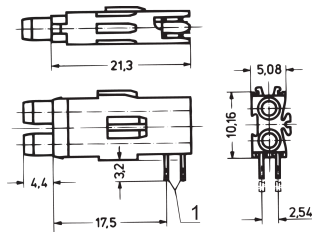

Doppelprüfbuchsen für Montageebene 1 und 2, kurze und lange Bauform.

Die Löttemperatur sollte nur für maximal 5 Sekunden angelegt werden. Der Kunststoffkörper sollte beim Wellenlöten vor der Lötstelle geschützt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Doppelprüfbuchsen für Frontelementesystem (FES)

Kurze Bauform für Montageebene 1

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser: 2mm
Produkttyp: Buchse

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Anzahl Verpackungen	Spannung AC	Max. Stromstärke	Prüfspannung bei 50 Hz	Umgebungstemperatur
69004-089	Lang, Montageebene 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Kurz, Montageebene 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Lang, Montageebene 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Katalognummer	Löttemperatur	Entflammbarkeitsklasse	Schnelles Schiff
69004-089	260°C	UL® 94V-0	No
69004-131	260°C	UL® 94V-0	No
69004-090	260°C	UL® 94V-0	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Abmessungen der Verbindungsstifte: 0,3 × 0,6 mm.

Erforderliche Frontplattenbohrung Ø 4 mm.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE