


# VME64x System, 4 HE, 8 Slot, Open-Frame-Netzteil

## KATALOGNUMMER

**20836-416**

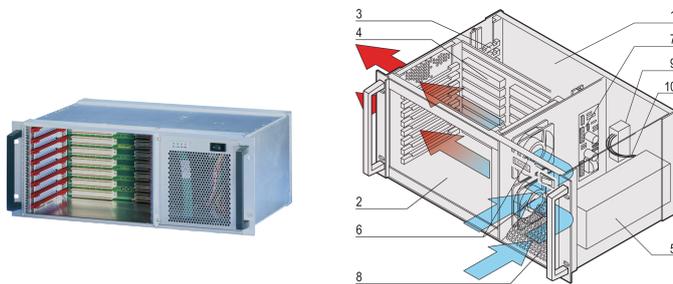

VME64x System für 8 horizontal montierte VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1997

Netzgerät, Open Frame, 560 W (400 W bei < 180 VAC)

Backplane VME64x8 slot, 6 HE, ohne P0-Stecker

Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (2 Lüfter), Kühlung von vorne zur Seite; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 8

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U VME64 Verlängerung

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach links

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1997

Tiefe: 277.5mm

Höhe: 177mm

Breite: 449mm

Strom: 350W

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**