


Frontplatte für HF-Kassetten, Nachrüstbare EMC Schirmung mit Stahldichtung, 3 HE, 10 TE

KATALOGNUMMER

20838-094

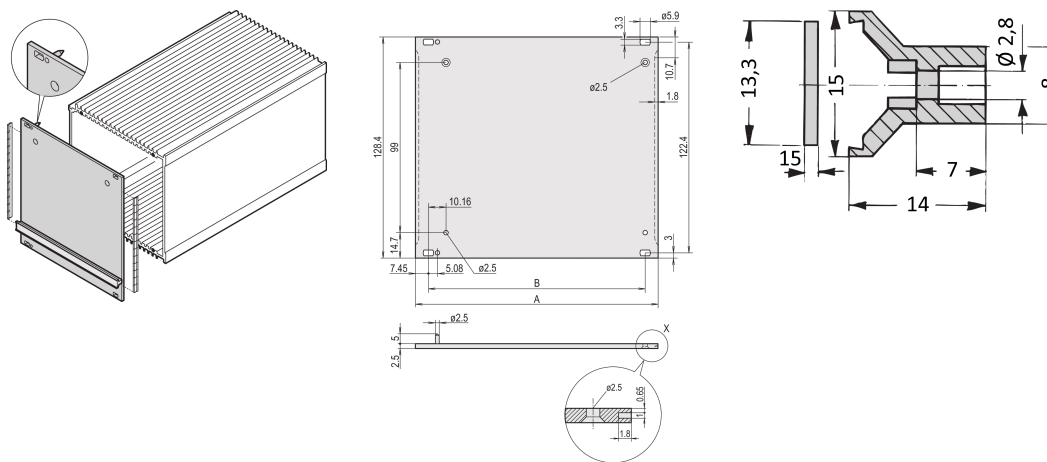

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitend, mit seitlichen Slots für eine EMV-Dichtung aus Edelstahl (bitte separat bestellen), eingepresster Ausrichtungsstift; trapezförmiger Griff, grau, PPE, UL 94 V-1.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, mit seitlichen Schlitten für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei (bitte separat bestellen)), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, grau, PPE, UL 94 V-1

Frontplatte mit Griff zum Anschrauben an HF-Kassette

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 10HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Seitenwand

Höhe Gestell: 3U


Typ: Frontplatte

Net Weight: 0.05kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

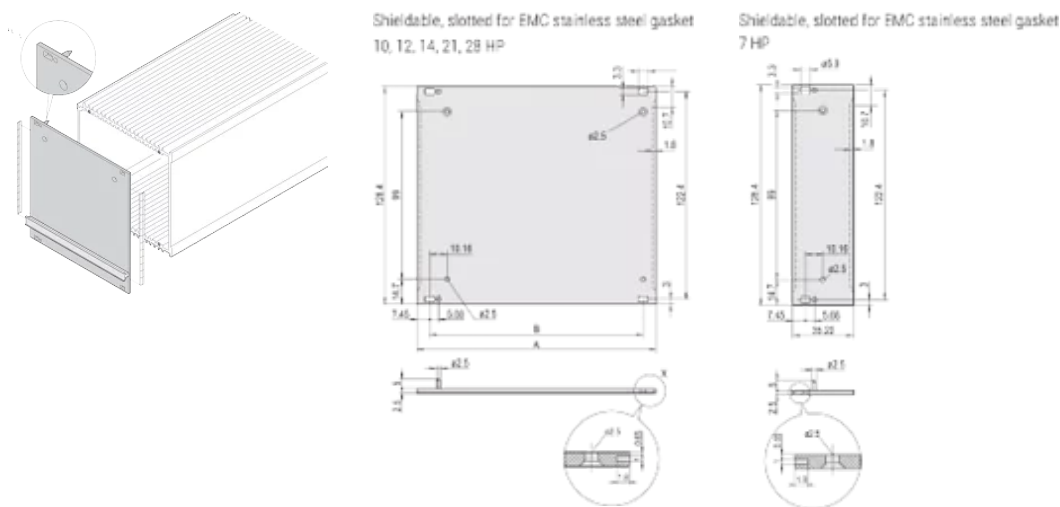

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE