


EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, für U-förmige Frontplatten, 6 HE, 100 Stck

KATALOGNUMMER

21102-108

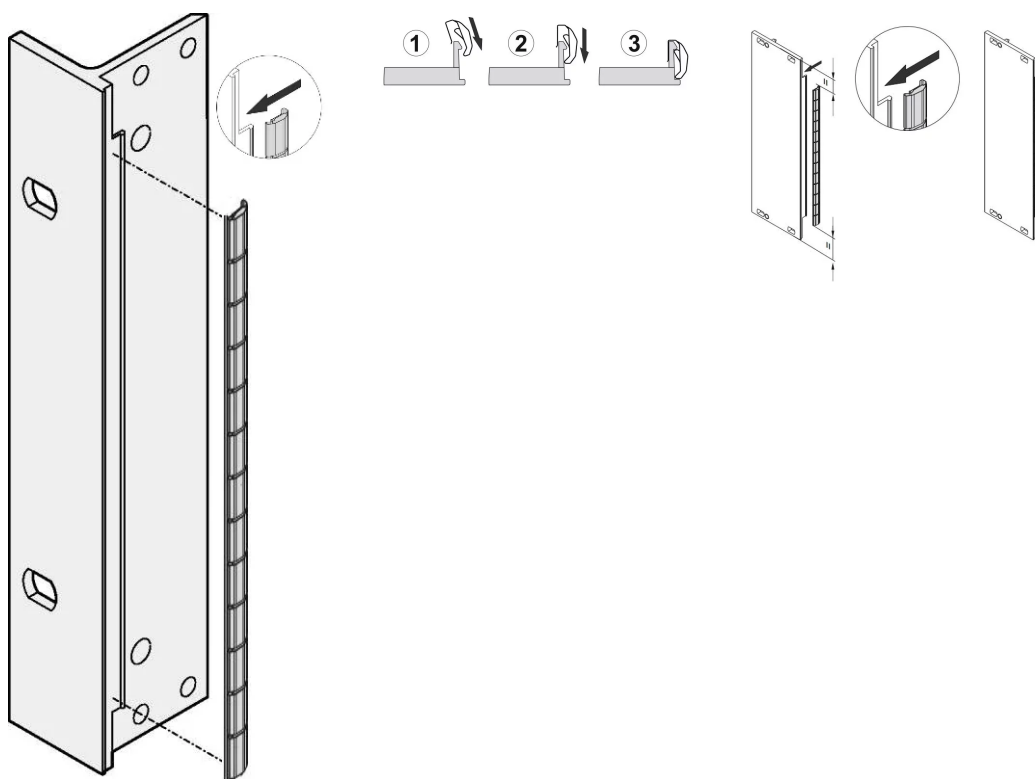

EMV-Edelstahl-Dichtungen werden seitlich in einen Slot auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatten eingebracht.

Die Dichtung wird auf die rechte Frontplattenhalterung, die 19-Zoll-Halterung oder das hintere Profil des Baugruppenträgers geklipst.

MERKMALE

Die EMV-Dichtung aus Edelstahl für SCHROFF U-förmige Frontplatten, bietet eine hervorragende Abschirmwirkung und einen enormen Temperaturbereich von -200 bis +160 °C.

Einfache Montage durch Aufklipsen der Dichtung auf die rechte Halterung der Frontplatte, der 19-Zoll-Halterung oder das hintere Profil des Baugruppenträgers

Temperaturbereich von -200 bis +160 °C.

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Anzahl Verpackungen: 100

Material: Edelstahl

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Breite Gestell: 100HP


Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten

Gross Weight: 0.182kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Dichtungen (rostfrei) sind für die Abschirmung der Frontplatten erforderlich.

DIAGRAMME

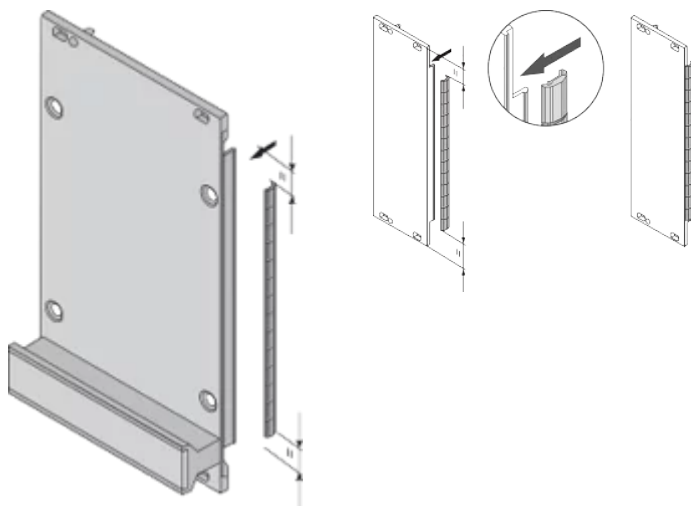

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE