


CPCI System für steckbares Netzteil, horizontal, 1 HE, 2 Slot

KATALOGNUMMER

24579-078

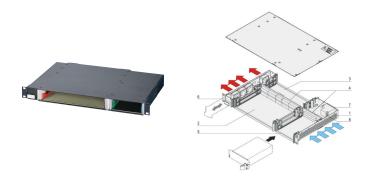

1 HE CompactPCI-System mit horizontalem Kartenkorb für zwei 6 HE Boards, zwei RTM-Boards und ein steckbares 3 HE CompactPCI-Netzteil.

ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0

System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief

Backplane (Signal- und Powerbackplane als monolithische Backplane) 2 Slot, 6 HE, 64-bit, System-Slot links, Powersteckverbinder (1 x P 47)

Wärmeableitung erfolgt mit Hot-Swap-Lüftereinheit (Luftstrom von rechts nach links)

Vorbereitet für die Montage eines 19-Zoll CompactPCI Netzteils (3 HE, 8 TE)

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 2

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U CompactPCI

Datenübertragung: 64-bit-PCI-Bus

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 - 240V

Luftstromrichtung: Von rechts nach links

Höhe Gestell: 1U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Nein

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG 2.0 R3.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 44.64mm

Breite: 449mm

Net Weight: 4.56kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

48 VDC-Ausführung auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Apweigungen und Werzungen von nVent können zu Fehlfunktionen. Anlegensehäden gehwerer Könnerverletzung gewie

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.