


HF-Tubus, Kassette, 10 TE, für 160 mm tiefe Leiterplatte

KATALOGNUMMER

30809-677

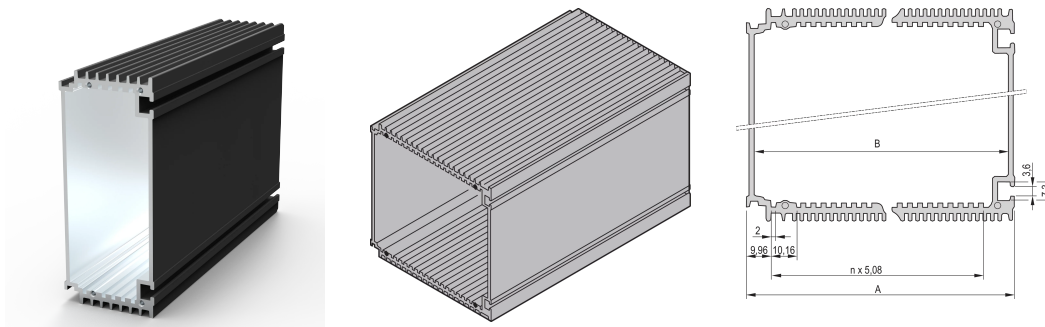

Der schwarze HF-Tubus für Kassetten ermöglicht das Einsetzen von Leiterplatten.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der schwarze HF-Tubus, ermöglicht das Einsetzen von Leiterplatten in eine Kassette

Hohe Schirmung gegen hochfrequente Strahlung

Kassettenkörper mit Kühlrippen

Die Kassette kann in einen Baugruppenträger eingebaut werden oder mit der Schiebemutter kann die Kassette seitlich an eine Montageplatte montiert werden

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 10HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge (L): 167mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Abdeckung

Höhe Gestell: 3U

Passt zu: Kassetten

Gross Weight: 0.379kg


Länge Leiterplatte metrisch: 160mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte, Rückwand, Befestigung für Leiterplatten und Montagematerial bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

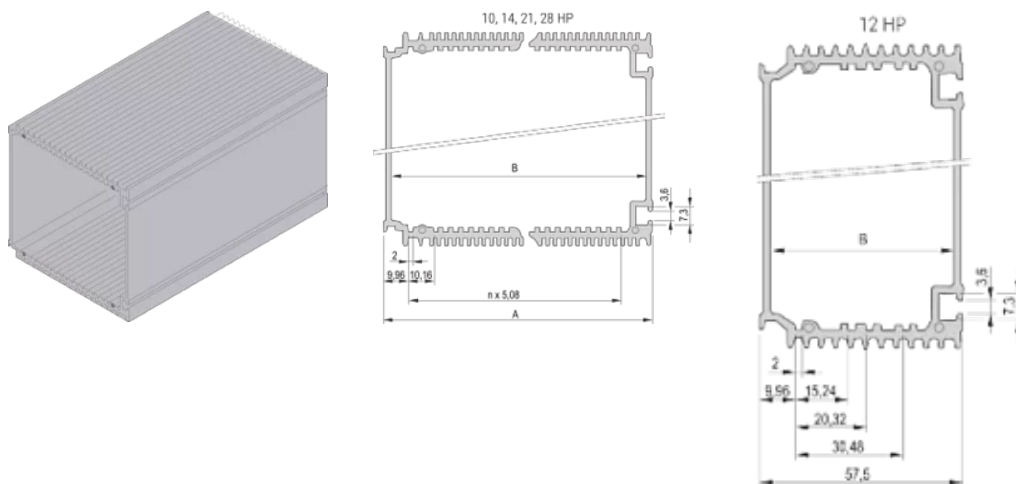

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE